


ロータリインデックステーブル DHTG-65-

 
部品番号: 575738
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

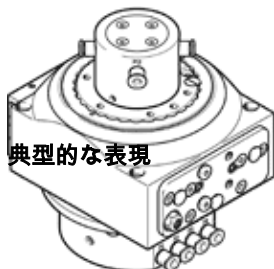

典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	65
ポペット	<= 0.04 mm <= 0.02 mm <= 0.02 mm
回転角の繰返し精度	<= 0.03 deg
クッション	ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ギアカップリング ラックピニオン ガイドモーションシーケンス
位置検出	反射式センサ用
送りピッチ	2 ... 24 deg
使用圧力	4 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
音圧レベル	<= 70 dB(A)
周囲温度	5 ... 60 °C
最大アキシヤル静的荷重	1,000 N
最大静的引き込みトルク	100 Nm
最大ラジアル静的荷重	2,000 N
静的接触トルク	100 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	2.1 Nm
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	雌ネジM5
Material poppet valve	亜鉛メッキ鋼
材質	RoHS対応
Material stops	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金