


ロータリインデックステーブル DHTG-220-

 
部品番号: 575741
廃番予定品

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

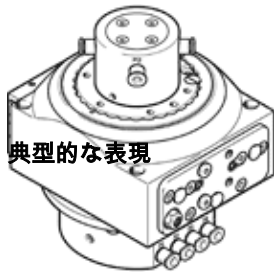

典型的な表現



データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	220
ポペット	<= 0.04 mm <= 0.02 mm <= 0.02 mm
回転角の繰返し精度	<= 0.03 deg
クッション	ショックアブソーバ (可変式) 付
取付方向	任意
運転モード	複動式
構造	ギアカップリング ラックピニオン ガイドモーションシーケンス
位置検出	反射式センサ用
送りピッチ	3 ... 24 deg
使用圧力	4 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
音圧レベル	<= 70 dB(A)
周囲温度	5 ... 60 °C
最大アキシヤル静的荷重	5,000 N
最大静的引き込みトルク	500 Nm
最大ラジアル静的荷重	8,000 N
静的接触トルク	500 Nm
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	58.9 Nm
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
接続ポート径	雌ネジG1/8
Material poppet valve	亜鉛メッキ鋼
材質	RoHS対応
Material stops	亜鉛メッキ鋼
Material cover	鍛造アルミ合金
Material seals	NBR TPE-U(PU)
Material housing	鍛造アルミ合金