


# 取付キット SAMH-S-N8-S-MK

部品番号: 575815

FESTO

近接スイッチ用EN ISO 13849-2準拠の改ざん保護

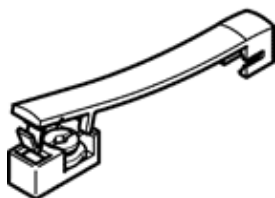

## データシート

特長	値
デザイン	T溝用
材質	RoHS対応
周囲温度	-40 ... 85 °C
取付方法	かみ合わせ ネジで締め付け クリップイン
最大締め付トルク	0.6 Nm
質量	1.88 g
Material cover cap	PA
Material clamping block	ステンレス
耐酸性クラス: CRC	3 - 腐食ストレス高
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L