


エンドプレート VMPAC-EPL-MP-SD25

部品番号: 576557

FESTO

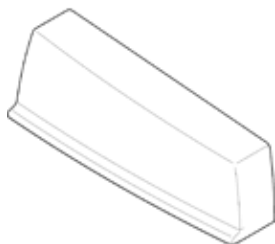

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------|----------------|
| 使用圧力 | -0.9 ... 8 bar |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| 耐酸性クラス : CRC | 4 - 腐食ストレス最大 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 246 g |
| エア接続ポート 3 | G3/8 |
| エア接続ポート 5 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | 強化PA |