


# サブベース VMPAC-AP-14-1

製品番号: 576572

FESTO

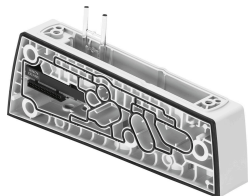

## データシート

特徴	値
幅	32.8 mm
長さ	169 mm
グリッド寸法	26.8 mm
最大バルブ連数	1
作動電圧	-0.9 bar...8 bar
制御圧力	3 bar...8 bar
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-5 -C...50 -C
製品質量	160 g
空気圧接続 2	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	強化 PA