


接続プレート

VMPA2-FB-APF-2-1-T0

部品番号: 578864

FESTO

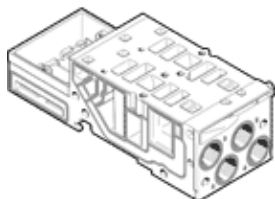

データシート

特長	値
幅	46 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	21 mm
バルブ位置	2
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	185 g
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト