


T形コネクタ TCK-1/8-PK-4-KU

製品番号: 6263

FESTO

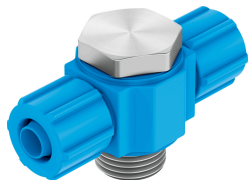

データシート

特徴	値
呼び径	3.4 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールエッジ
取付位置	任意
形状	ティー
発注単位	10
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 -C...60 -C
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/8
空気圧接続 2	チューブ 外径6mm用 パーブ型ニップル用 内径4mm, ナット付
材質: ユニオンナット	POM
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質:ハウジング	POM
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金, アルマイト
材質: スイベルジョイント	POM