


Tクイックコネクタ

TCK-1/8-PK-6-KU

部品番号: 6264

FESTO

Rotatable with sealing rim, polymer design.

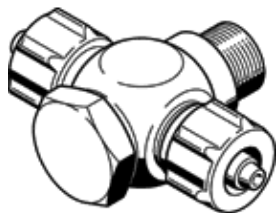

データシート

| 特長 | 値 |
|---|-------------------------------------|
| オリフィス径 | 5.3 mm |
| ねじ込みスタッドシールのタイプ | シーリングエッジ |
| 取付方向 | 任意 |
| デザイン | T形 |
| 容器サイズ | 10 |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa |
| 温度範囲での作動圧力 | -0.95 ... 10 bar |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| エア接続ポート 1 | G1/8 (雄ネジ) |
| エア接続ポート 2 | 外径8mmのチューブ用 内径6mmバンプニップル用 (ナット付) |
| Material of union nut | POM |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | POM |
| Material hollow bolt | Anodised wrought aluminium alloy |
| Material swivel fitting | POM |