


# ワンタッチエルボコネクタ GCK-1/8-PK-6-KU

部品番号: 6268

FESTO

ポリマー製

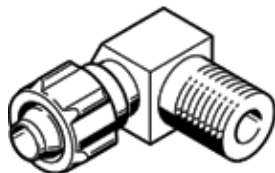

## データシート

特長	値
オリフィス径	4.9 mm
取付方向	任意
デザイン	L-shape
容器サイズ	10
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	R1/8 (雄ネジ)
エア接続ポート 2	外径8mmのチューブ用 内径6mmバーブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	POM
Material of threaded plug	POM
材質	RoHS対応