


# ワンタッチエルボコネクタ GCK-3/8-PK-9-KU

部品番号: 6272

FESTO

ポリマー製

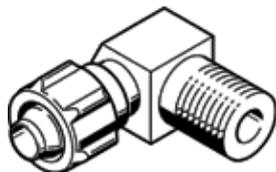

## データシート

| 特長                                              | 値                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| オリフィス径                                          | 8 mm                         |
| 取付方向                                            | 任意                           |
| デザイン                                            | L-shape                      |
| 容器サイズ                                           | 10                           |
| Operating pressure for entire temperature range | -0.095 ... 1 MPa             |
| 温度範囲での作動圧力                                      | -0.95 ... 10 bar             |
| Operating pressure for entire temperature range | -13.775 ... 145 psi          |
| 作動流体                                            | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意                                   | 給油運転可能                       |
| PWIS conformity                                 | VDMA24364-B1/B2-L            |
| 周囲温度                                            | -10 ... 60 °C                |
| エア接続ポート 1                                       | R3/8 (雄ネジ)                   |
| エア接続ポート 2                                       | 内径9mm/バーブニップル用 (ナット付)        |
| Material of union nut                           | POM                          |
| Material of threaded plug                       | POM                          |
| 材質                                              | RoHS対応                       |