 



# ANDゲート ZK-PK-3

部品番号: 6685

FESTO

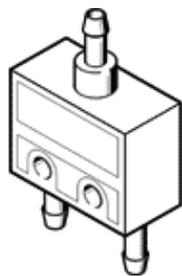

## データシート

特長	値
バルブ機能	AND機能
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
取付方法	取付穴
標準流量	120 l/min
使用圧力	1.6 ... 8 bar
周囲温度	-10 ... 60 °C
Material housing	真鍮 POM
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
オリフィス径	2.4 mm
取付方向	任意
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
質量	10 g
エア接続ポート 3	PK-3
材質	RoHS対応
Material seals	NBR