

 

# 基本バルブ

## SV-3-M5

部品番号: 6817

FESTO

負圧での使用可 (真空接続部は1(P))

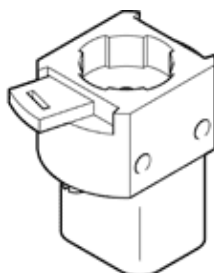

## データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	手動操作
標準流量	65 l/min
Operating pressure MPa	-0.095 ... 0.8 MPa
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	2 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
流れ方向	逆流不可
Overlap	Positive overlap
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	12 N
質量	40 g
取付方法	フロントパネル取付形 取付穴
エア接続ポート 1	M5
Material seals	NBR
Material housing	プラスチック 真鍮