

真空エジェクタ VAK-1/4

 

部品番号: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

真空破壊弁付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

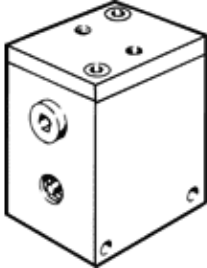

データシート

特長	値
オリフィス径、Lavalノズル	1 mm
取付方向	任意
エジェクタ特性	高真空
内蔵機能	エジェクターパルス
構造	T形
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
最大真空圧力	80 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-20 ... 80 °C
周囲温度	-20 ... 80 °C
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
真空接続ポート	G1/4
Material housing	アルミダイカスト