 



PEコンバータ PE-PK-4

部品番号: 7470

FESTO

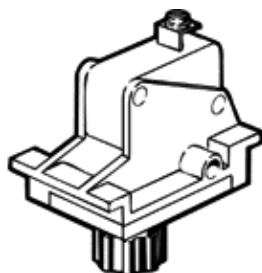

データシート

特長	値
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
使用圧力	0 ... 0.25 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
流体温度	0 ... 60 °C
周囲温度	0 ... 60 °C
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	0.25 bar
切換ポイント	0.07 bar
スイッチング周波数	1 Hz
最小負荷電流	100 mA
使用電圧範囲 (AC)	12 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 250 V
配線方式	ネジ端子
取付方法	オプション 1nのフレームに搭載 取付穴
取付方向	任意
接続ポート径	PK-4
材質 ハウジング	PET POM 鋼
材質 切換接点部	シルバー
材質 電気接続部	真鍮
材質 ダイアフラム	CR
保護仕様	IP00, IP20 保護カバー付