 



# PEコンバータ PE-PK-4-SW

部品番号: 7471

FESTO

スプレーウォーターブルーデザイン

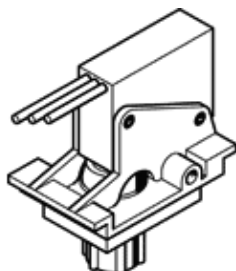

## データシート

| 特長   | 値   |
|--|---|
| 適合または準拠規格                                    | EN 60947-5-1                                |
| CEマーク  | EU低電圧ガイドライン準拠                               |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 測定装置   | 相対圧力  |
| 測定方法   | 空電変換器                                       |
| Operating pressure MPa                       | 0 ... 0.025 MPa                             |
| 使用圧力   | 0 ... 0.25 bar                              |
| 過負荷範囲  | 8 bar                                       |
| 作動流体   | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア               |
| 作動/パイロット流体に注意                                | 給油運転可能                                      |
| 流体温度   | 0 ... 60 °C                                 |
| 周囲温度   | 0 ... 60 °C                                 |
| 出力スイッチ                                       | 接点のタイプ                                      |
| 切換機能   | 固定ヒステリシスの基準値                                |
| スイッチング機能                                     | 切換スイッチ                                      |
| 最高スイッチオンポイント                                 | 0.25 bar                                    |
| 最低スイッチオフポイント                                 | 0.07 bar                                    |
| スイッチング周波数                                    | 1 Hz  |
| 最小負荷電流                                       | 100 mA                                      |
| 使用電圧範囲 ( AC)                                 | 12 ... 250 V                                |
| 使用電圧範囲 ( DC)                                 | 12 ... 250 V                                |
| 誘導負荷の利用カテゴリ                                  | AC-14<br>DC-13                              |
| 抵抗負荷の利用カテゴリ                                  | AC-12<br>DC-12                              |
| 配線方式   | 3線式   |
| 電気接続ポート1, 接続方式                               | オープンエンド                                     |
| ケーブル長さ                                       | 0.5 m                                       |
| Material cable sheath                        | PVC   |
| 取付方法   | 1nのフレームに搭載<br>取付穴<br>オプション                  |
| 取付方向   | 任意  |
| 接続ポート径                                       | PK-4  |
| 質量   | 40 g  |
| Material housing                             | 強化PA<br>POM<br>鋼<br>VMQ (シリコン)              |
| Material switch contact                      | シルバー  |
| Material electrical connection               | 亜鉛メッキ                                       |
| Material membrane                            | CR  |
| オプション設定                                      | 取り外し不可                                      |
| 保護仕様   | IP67  |
| 絶縁電圧   | 2 kV  |
| PWIS conformity                              | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 汚染度  | 3   |