


マルチプラグ KSV-16-B

部品番号: 7559

FESTO

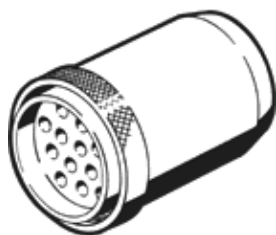

データシート

| 特長 | 値 |
|-----------------|------------------------------|
| オリフィス径 | 4 mm |
| 使用圧力 | -0.95 ... 16 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 周囲温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 223 g |
| 最大接続数 | 16 |
| 接続ポート径 | PK-2 PK-3 PK-4 |
| 色 | グレー |
| 材質 | RoHS対応 |