


# マルチプラグ KSV-32-B

部品番号: 7560

FESTO

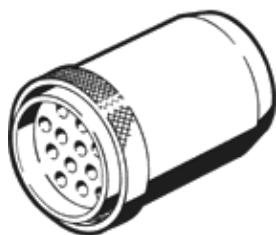

## データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	374 g
最大接続数	32
接続ポート径	PK-2 PK-3 PK-4
色	グレー
材質	RoHS対応