


# マルチソケット KDVF-5

部品番号: 7562

FESTO

プラスチックチューブNW2、3および4mm用のマルチチューブコネクタ用

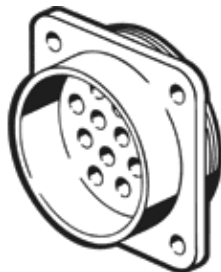

## データシート

特長	値
オリフィス径	4 mm
使用圧力	-0.95 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	21 g
最大接続数	5
接続ポート径	PK-2 PK-3 PK-4
色	グレー
材質	RoHS対応