

 

マイクロシステムバルブ

S-3-PK-3-B

部品番号: 7843

FESTO

負圧での使用可

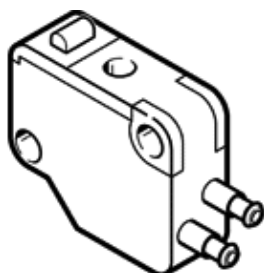

データシート

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ
操作方法	メカ機構
標準流量	60 l/min
使用圧力	-0.95 ... 8 bar
構造	ポペットバルブ (スプリングリターン)
リターン方式	メカスプリング
オリフィス径	1.8 mm
シール	ソフトシール
取付方向	任意
制御方法	直動
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
推力	6 N
質量	7 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	PK-3
エア接続ポート 2	PK-3
Material housing	プラスチック 真鍮