


分配ブロック FR-4-1/4-C

部品番号: 7849

FESTO

圧縮空気の分配用

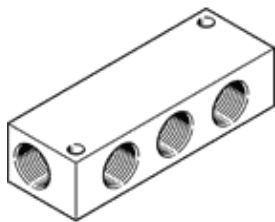

データシート

特長	値
オリフィス径	11.5 mm
取付方向	任意
温度範囲での作動圧力	0 ... 16 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 80 °C
質量	60 g
出力数	3
供給配管数	1
エア接続ポート 1	雌ネジ1/4
エア接続ポート 2	雌ネジ1/4
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト