 



# 圧カスイッチ

## SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

部品番号: 8000033

FESTO

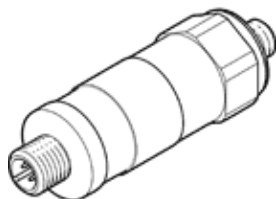

## データシート

特長	値
材質	RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	空電変換器
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
使用圧力	-1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
出力スイッチ	接点のタイプ
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
スイッチング機能	切換スイッチ
起動ポイント	0.25 bar
最高スイッチオンポイント	0.4 bar
最低スイッチオフポイント	0.05 bar
最大出力電流DC	1,000 mA
最低負荷電流	24V時2mA
短絡保護	なし
使用電圧範囲 ( DC)	19.2 ... 30 V
誤極性保護	なし
配線方式	4ピン M12x1 プラグ EN 60947-5-2 丸形
取付方法	ネジ穴付き
接続ポート径	G1/8
質量	80 g
Material housing	鋼
Material electrical connection	POM
オプション設定	取り外し不可
保護仕様	IP65
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L