 



# 圧カスイッチ SPAB-P10R-G18-NB-L1

部品番号: 8000066

FESTO

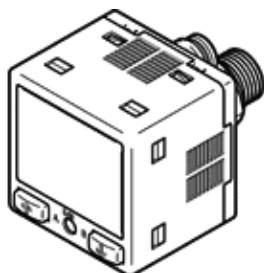

## データシート

特長	値
認証	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	ディスプレイ付ピエゾ抵抗式圧カスイッチ
圧力測定範囲 初期値	0 bar
圧力測定範囲 最終値	10 bar
過負荷範囲	15 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	-10 ... 50 °C
出力スイッチ	NPN
切換機能	フリープログラミング
スイッチング機能	切換可
スイッチング出力の繰り返し精度 ± %FS	0.2 %FS
最大出力電流	100 mA
アナログ出力	4 - 20 mA 1 - 5 V
±%FS時のアナログOutput 0ポイント	5 %FS
±%FS時のアナログOutput マージン	5 %FS
アナログ出力の繰り返し精度 ± %FS	0.2 %FS
精密圧力計FS	2 %FS
短絡保護	あり
使用電圧範囲 ( DC)	12 ... 24 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	プラグ 角形 4ピン
取付方法	オプション ネジ穴付き アクセサリ
接続ポート径	G1/8 ( 雄ネジ ) 雌ネジM5
質量	45 g
材質 ハウジング	強化ABS 強化PBT
表示タイプ	LCD、多色
表示可能単位	MPa bar kPa kgf/cm <sup>2</sup> psi
切換状態表示	LCD ( 黄色 )
オプション設定	Teach-In

特長	値
	ディスプレイ及びボタンにて
誤作動対策	PIN-Code
限界値調整範囲	0 ... 100 %
ヒステリシス設定範囲	0 ... 90 %
保護仕様	IP40
耐酸性クラス：CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし