 



圧カスイッチ

SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

部品番号: 8000210

FESTO

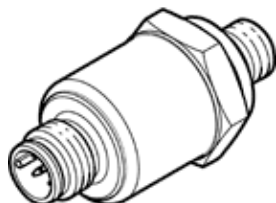

データシート

特長	値
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EUマシンガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
材質	RoHS対応
測定装置	相対圧力
測定方法	極薄金属膜
Operating pressure MPa	-0.1 ... 1 MPa
使用圧力	-1 ... 10 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
出カスイッチ	2xPNP
切換機能	固定ヒステリシスの基準値
スイッチング機能	抗原子
起動ポイント	0.25 bar
最高スイッチオンポイント	0.4 bar
最低スイッチオフポイント	0.05 bar
最大出力電流DC	500 mA
短絡保護	あり
使用電圧範囲 (DC)	19.2 ... 30 V
誤極性保護	全ての電気配線に適用
配線方式	4ピン M12x1 プラグ EN 60947-5-2 丸形
取付方法	ネジ穴付き
接続ポート径	G1/8
質量	50 g
Material housing	ステンレス
Material electrical connection	PBT
オプション設定	取り外し不可
保護仕様	IP65
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L