


# 供給プレート 垂直方向 VABF-S2-2-P1A14-G12

部品番号: 8000549

FESTO

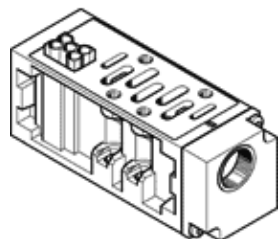

## データシート

特長	値
幅	54 mm
規格	ISO 5599-2
取付方向	任意
エア式垂直リンク	圧力供給1または14
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
1時側圧力	0.5 ... 10 bar
供給圧力1MPa時	0.05 ... 1 MPa
供給圧力1psi時	7.25 ... 145 psi
標準流量	2,800 l/min
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	605 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト