


# ギヤボックス EMGC-40-P-G25-SEC-67

部品番号: 8000601

廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

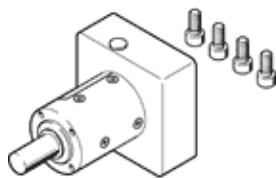

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	40 mm
モータフランジサイズ	67 mm
ねじれバックラッシュ	0.67 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	25:1
最大入力速度	6,000 1/min
減速機の使用温度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP54
連続出力トルク	14 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.04 kgcm <sup>2</sup>
最大出力トルク	17.5 Nm
最大効率	92 %
回転抵抗度	0.85 Nm/arcmin
質量	550 g
インタフェースコード, モータOut	40G
インタフェースコード, モータ	67A
材質	RoHS対応