


# ギヤボックス EMGC-60-P-G5-SEC-67

部品番号: 8000614  
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2026年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

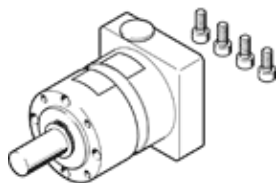

## データシート

特長	値
減速機フランジサイズ	60 mm
モータフランジサイズ	67 mm
ねじレバックラッシュ	0.5 deg
ギアユニットタイプ	遊星ギア
減速比	5:1
最大入力速度	6,000 1/min
減速機の使用温度	-20 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP54
連続出力トルク	26 Nm
ギアユニットの負荷モーメント	0.32 kgcm <sup>2</sup>
最大出力トルク	44 Nm
最大効率	94 %
回転抵抗度	2.4 Nm/arcmin
質量	900 g
インタフェースコード, モータOut	60H
インタフェースコード, モータ	67A
材質	RoHS対応