


# 供給プレート 垂直方向 VABF-S4-2-P1A14-G18

部品番号: 8000693

FESTO

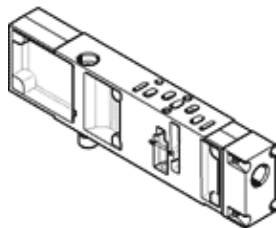

## データシート

特長	値
幅	18 mm
規格	ISO 15407-2
取付方向	任意
エア式垂直リンク	圧力供給1または14
Operating pressure MPa	1 MPa
使用圧力	10 bar
標準流量	430 l/min
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	140 g
積み重ねて取りつけるタイプ	マニホールド上 サブプレート上
エア接続ポート 1	G1/8
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト