


# ハンドリングモジュール EHMY-RP-EGC-185-TB-KF- -

部品番号: 8004607

FESTO

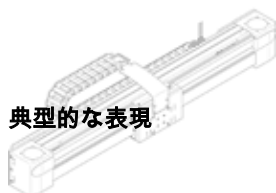

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
実行ストローク	50 ... 2,000 mm
取り付け表面の必要平面度	0.1 mm/m
取付方向	水平
構造	電動アクチュエータ ベルト付
位置検出	近接スイッチ用
繰返し精度	±0,1 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP40
周囲温度	5 ... 45 °C
材質	RoHS対応