


ハンドリングモジュール EHMZ-DGEA-40-TB-KF- -

部品番号: 8004627
廃番予定品

FESTO

製造中止予定品 (2024年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

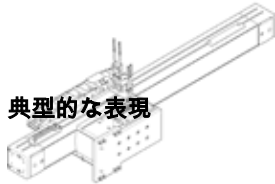

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
ピニオンの有効径	38.2 mm
実行ストローク	50 ... 1,000 mm
歯付ベルト伸長	0.056 %
歯付ベルトピッチ	5 mm
取付方向	垂直
構造	電動アクチュエータ ベルト付
位置検出	近接スイッチ用
最高速度	3 m/s
繰返し精度	±0,05 mm
定格	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 60 °C
相対湿度	0 - 90 %
保護仕様	IP20
周囲温度	5 ... 45 °C
最高推力Fx	1,000 N
一定送り	120 mm/U
材質	RoHS対応