


# マニホールドクリップ VABM-L1-18G-G38-10-G

部品番号: 8004905

FESTO

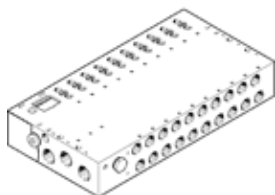

## データシート

| 特長                | 値                         |
|-------------------|---------------------------|
| スクリーンサイズ          | 19 mm                     |
| 取付方向              | 任意                        |
| バルブ位置             | 10                        |
| 認証                | c UL us - Recognized (OL) |
| 耐酸性クラス: CRC       | 2 - 腐食ストレスほぼなし            |
| PWIS conformity   | VDMA24364-B1/B2-L         |
| 保管温度              | -20 ... 60 °C             |
| 質量                | 2,661 g                   |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | G1/8                      |
| パイロット排気ポート82/84   | G1/8                      |
| エア接続ポート 1         | G3/8                      |
| エア接続ポート 3         | G3/8                      |
| エア接続ポート 5         | G3/8                      |
| 材質                | RoHS対応                    |
| Material manifold | 鍛造アルミ合金                   |