


マニホールド VABM-L1-18W-G38-4-G

製品番号: 8004913

FESTO

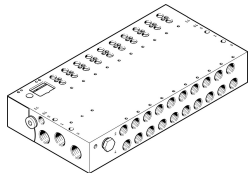

データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|-------------------|
| グリッド寸法 | 19 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最大バルブ連数 | 4 |
| 認証 | c UL us - 認定 (OL) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 °C...60 °C |
| 製品質量 | 1369 g |
| パイロットエア接続12/14 | G1/8 |
| パイロット排気82/84 接続部 | G1/8 |
| エア接続ポート 1 | G3/8 |
| 空気圧接続 2 | G1/4 |
| 空気圧ポート 3 | G3/8 |
| 空気圧接続 4 | G1/4 |
| エア接続ポート 5 | G3/8 |
| 材料に関する注意事項 | RoHS 準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |