


マニホールド VABM-L1-18W-G38-12-G

製品番号: 8004920

FESTO

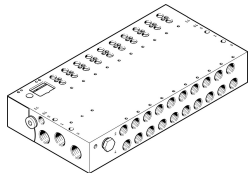

データシート

特徴	値
グリッド寸法	19 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	12
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...60 -C
製品質量	2785 g
パイロットエア接続12/14	G1/8
パイロット排気82/84 接続部	G1/8
エア接続ポート 1	G3/8
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G3/8
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G3/8
材料に関する注意事項	RoHS 準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金