


接続プレート VMPA1-IC-AP-S-1-EX1E

部品番号: 8005150

FESTO

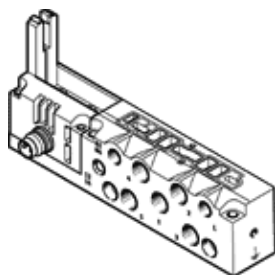

データシート

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 幅 | 20.2 mm |
| 長さ | 107.3 mm |
| スクリーンサイズ | 10.5 mm |
| Operating pressure MPa | -0.09 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| Pilot pressure MPa | 0.3 ... 0.8 MPa |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| KC mark | KC-EMV |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 in accordance with EU RoHS directive |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| EU外での防爆認証 | EPL Gb (BR) |
| ATEXカテゴリ ガス | II 3G |
| ガス防爆 | Ex ec IIC T4 Gc X |
| 防爆発火等級 | -5°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| 耐酸性クラス: CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 質量 | 92 g |
| 配線方式 | M8 プラグ |
| サブベースの取付方法 | 取付穴 |
| 外部パイロット接続ポート12/14 | M5 |
| パイロット排気ポート82/84 | M5 |
| エア接続ポート 1 | M7 |
| エア接続ポート 2 | M7 |
| エア接続ポート 3 | M7 |
| エア接続ポート 4 | M7 |
| エア接続ポート 5 | M7 |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |