


エアクッションプレート

ATBT-...-

部品番号: 8021855

FESTO

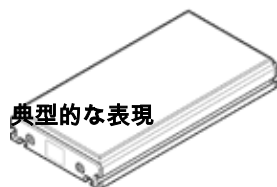

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
サイズ	100
ヘアリングの長さ	100 ... 1,500 mm
取付方向	水平
取付方法	溝ナット付
接続ポート径	G1/4
使用圧力	≤ 2 bar
作動流体	圧縮空気クラス ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
周囲温度	10 ... 50 °C
流体温度	10 ... 50 °C
耐酸性クラス: CRC	2
長さXm時の質量	3.6 kg/m
ショア硬度	D 80 +/-5
材質	RoHS対応
稼働中の最大表面負荷	400 kg/m ²
浮上繰り返し精度	± 10 μ m
平面、調整	60 μ m
平面、取り付け	110 μ m