


# 空気圧バルブ

## VUWS-25

部品番号: 8022015

FESTO

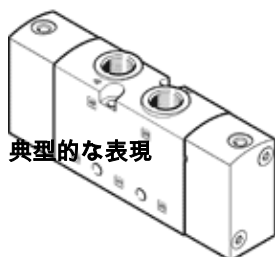

典型的な表現

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン 5方弁ダブル 5方弁シングル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
操作方法	空気圧
バルブサイズ	26.5 mm
標準流量	1,000 ... 1,300 l/min
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
構造	スプール弁 ポペット弁
リターン方式	メカスプリング エアリターン
認証	c UL us - Recognized (OL)
排気機能	調整可
シール	ソフトシール
取付方向	任意
手動操作	なし
制御方法	直動
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準抛の圧縮エア
取付方法	マニホールド 取付穴 オプション
呼吸ポート	排気なし
材質	RoHS対応
Material housing	アルミダイカスト 塗装された
Material screws	亜鉛めっき鋼