


マニホールドアセンブリ VTUS-30

部品番号: 8022019
★ Core product range

FESTO

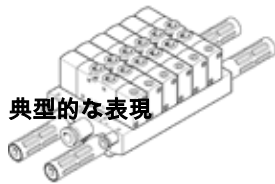

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
配線	個別配線
電気式I/Oシステム	なし
スクリーンサイズ	32 mm
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
流体温度	-10 ... 50 °C
周囲温度	-10 ... 50 °C
保管温度	-20 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67 プラグソケット付 IEC 90529
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
パイロット圧力	1.5 ... 10 bar
内部パイロット時の使用圧力	1.5 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK EX instructions
認証	c UL us - Recognized (OL)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
EU外での防爆認証	EPL Dc (GB) EPL Gc (GB)
ガス防爆	Ex ec IIC T4 Gc X
粉塵防爆	Ex tc IIIC T115°C Dc X
防爆発火等級	-10°C ≤ Ta ≤ +50°C
材質	RoHS対応
Material seals	HNBR NBR TPE-U(PU)
バルブターミナル構造	固定グリッド
バルブ位置	16
最大圧カゾン数	9
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン 5方弁ダブル 5方弁シングル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ

特長	値
	3位置5方弁クローズドセンタ
構造	スプール弁 ポペット弁
シール	ソフトシール
バルブサイズ	31 mm
標準流量	1,600 ... 2,300 l/min
排気機能	調整可