


ソレノイドコイル VACN-H1-A1-3A

部品番号: 8022879

FESTO

for 14 mm armature tube, connection pattern type A, to EN 175 301,
230 V AC/50-60 Hz.

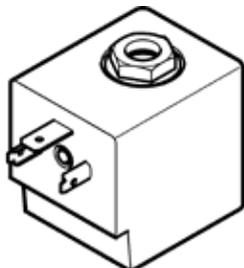

データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	12 ms
定格	100 %
力率 $\cos \{\phi\}$	0.7
コイル特性	230 V AC: 50/60 Hz, pick-up power: 36 VA, holding power: 18.9 VA
サージの強さ	4 kV
汚染度	3
周波数許容公差	+/- 10 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
周囲温度、流体温度制限	-20 - 60 °C (デューティリミット内)
耐酸性クラス: CRC	4 - 腐食ストレス最大
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保護仕様	IP65
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-20 ... 50 °C
継手の最大締付トルク	2 Nm
質量	150 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形
取付方法	ロックナット付
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	銅 鋼 熱可塑性物質
Material winding	銅