


# I/Oモジュール CDPX-EA-V2

部品番号: 8023321

FESTO

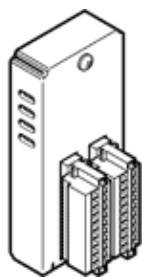

## データシート

特長	値
深さ	34 mm
高さ	89 mm
長さ	41 mm
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	5 - 85 % 非凝縮
保護仕様	IP20
周囲温度	0 ... 50 °C
質量	80 g
材質	RoHS対応
デジタルインポート数	8
デジタルInput : 遅延信号入力	0,1 ms 3 ms 10 ms 20 ms
デジタルInput : 電圧/電流入力	24 V DC
デジタルInput : True呼び値	12 - 30 VDC
デジタルInput : False呼び値	0 V
デジタルInput : 絶縁	あり
デジタルアウトプット数	7
デジタルOutput : 接触	1リレー
デジタルOutput : 出力電圧	12 - 30 V DC
デジタルOutput : 出力電流	0,5 A
デジタルOutput : 絶縁	あり
デジタルOutput : 短絡保護	あり
デジタルOutput : 過負荷保護	あり