


# 接続プレート VMPA14-IC-AP-1

部品番号: 8023666

FESTO

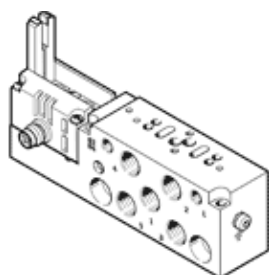

## データシート

特長	値
幅	24.4 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	14.9 mm
Operating pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
使用圧力	3 ... 8 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
認証	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	150 g
配線方式	M8 プラグ
サブベースの取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	M7 G1/8
エア接続ポート 2	M7 G1/8
エア接続ポート 3	M7 G1/8
エア接続ポート 4	M7 G1/8
エア接続ポート 5	M7 G1/8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト