


ソレノイドコイル VACS-C-C1-7A

部品番号: 8025337

FESTO

タイプC (EN 175 301) , 48V AC 50/60Hz

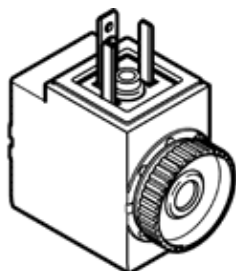

データシート

特長	値
取付方向	任意
適合または準拠規格	IEC 61010-1
定格	100 %
絶縁クラス	H
コイル特性	48V AC : 50/60Hz, 切換時2.5VA, 保持時1.9VA
許容電圧変動	+/- 10 %
認証	c UL us - Recognized (OL)
周囲温度、流体温度制限	-10 - 50 °C
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 ... 50 °C
保護仕様	IP65
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	35.6 g
配線方式	Plug pattern type C to EN 175301-803 EN 175301-803
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	PA 鋼
Material solenoid coil	銅 鋼 熱可塑性物質
Material winding	銅