


流量絞り VFFG-T-M5-6

製品番号: 8025710

FESTO

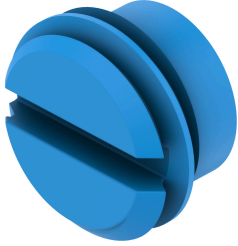

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------|--------------------------------|
| バルブ機能 | スロットル機能 |
| 取付方法 | ねじ付 |
| 制御流れの標準流量 | 14.6 l/min |
| 作動電圧 | -0.9 bar...10 bar |
| 周囲温度 | -5 -C...60 -C |
| 呼び径 | 0.6 mm |
| b値 | 0.5 |
| c値 | 0.05 000022 |
| 作動流体 | ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気 |
| 使用流体/制御流体の情報 | 潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要) |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 -C...60 -C |
| 製品質量 | 0.5 g |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質: 中空ボルト | PA |