


流量絞り VFFG-T-M5-12

製品番号: 8025714

FESTO

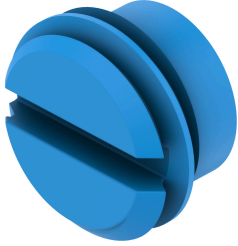

データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
取付方法	ねじ付
制御流れの標準流量	45.4 l/min
作動電圧	-0.9 bar...10 bar
周囲温度	-5 -C...60 -C
呼び径	1.2 mm
b値	0.5
c値	0.16 000022
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 -C...60 -C
製品質量	0.5 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 中空ボルト	PA