


供給用プレート VABF-B10-25-P1A4-G14

部品番号: 8026318

FESTO

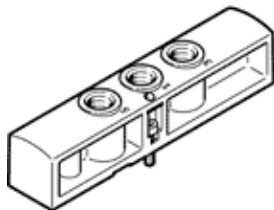

データシート

特長	値
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
最大締付トルク	3 Nm
質量	110 g
取付方法	取付穴
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 3	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
材質	RoHS対応
Material supply plate	アルミダイカスト