


# ソレノイドコイル VACN-N-A1-16B

部品番号: 8029134

FESTO

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301,  
120 V AC/60 Hz and 110V AC/50-60 Hz.

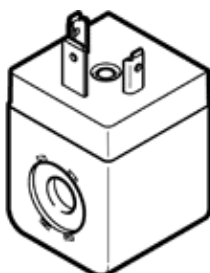

## データシート

特長	値
操作方法	電気
取付方向	任意
定格	100 %
絶縁クラス	F
エナメル線絶縁クラス	F
コイル特性	110V AC : 50Hz, 切換時5.2VA, 保持時3.1VA 110V AC : 60Hz, 切換時4.2VA, 保持時2.5VA
サージの強さ	2.5 kV
汚染度	3
許容電圧変動	+/- 10 %
Maritime classification	see certificate
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
認証発行部	DNV TAA000011J
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
質量	95 g
配線方式	Plug pattern type A to EN 175301-803 DIN EN 175301-803準拠
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material housing	プラスチック
Material electrical contact	鋼
Material winding	真鍮
	銅