


ダクト分岐 VABD-S1-1-P6-C

部品番号: 8029441

FESTO

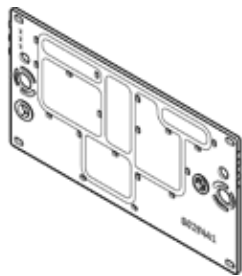

データシート

特長	値
排気機能	Via throttle plate
規格	ISO 5599-1
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
使用圧力	0 ... 10 bar
真空使用	あり
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
周囲温度	-10 ... 50 °C
質量	75 g
材質	RoHS対応
Material separator plate	鋼 NBR