


マニホールドブロック VABV-S1-2SB-N12

部品番号: 8029815

FESTO

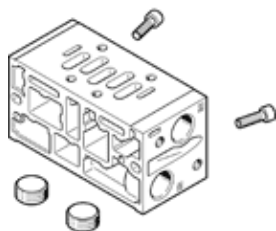

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------------------|
| 幅 | 59 mm |
| 排気機能 | Via throttle plate |
| 規格 | ISO 5599-1 |
| バルブ位置 | 1 |
| Operating pressure MPa | 0 ... 1 MPa |
| 使用圧力 | 0 ... 10 bar |
| 真空使用 | あり |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能 (継続運転に必要) |
| 耐酸性クラス : CRC | 0 - 腐食ストレスなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 ... 60 °C |
| 流体温度 | -10 ... 50 °C |
| パイロット流体 | ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C |
| 質量 | 670 g |
| エア接続ポート 2 | 1/2 NPT |
| エア接続ポート 4 | 1/2 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |