


Yコネクタ
NPFC-Y-R38-2G38-MFF
部品番号: 8030233

FESTO

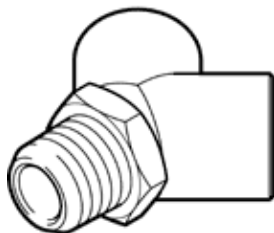

データシート

| 特長 | 値 |
|---------------------------|------------------------------|
| Material threaded fitting | 真鍮 (ニッケルめっき) |
| 容器サイズ | 10 |
| 使用圧力 | -0.95 ... 50 bar |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス : CRC | 1 - 腐食ストレス低 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 周囲温度 | -20 ... 150 °C |
| 質量 | 86.7 g |
| エア接続ポート 1 | R3/8 |
| エア接続ポート 2 | G3/8 |
| 材質 | RoHS対応 |