


Yコネクタ  
NPFC-Y-R12-2G12-MFF  
部品番号: 8030234

FESTO

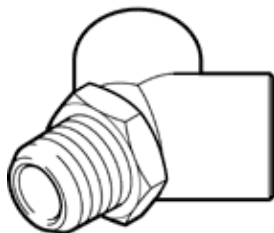

データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 ( ニッケルめっき )
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	138.5 g
エア接続ポート 1	R1/2
エア接続ポート 2	G1/2
材質	RoHS対応