


ティーコネクタ

NPFC-T-2G38-R38-FMF

部品番号: 8030248

FESTO

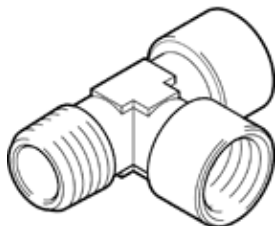

データシート

特長	値
Material threaded fitting	真鍮 (ニッケルめっき)
容器サイズ	10
使用圧力	-0.95 ... 50 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス : CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 ... 150 °C
質量	65.8 g
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	R3/8
材質	RoHS対応