


ソレノイドコイル VACF-A-A1-1

部品番号: 8030822

★ Core product range

FESTO

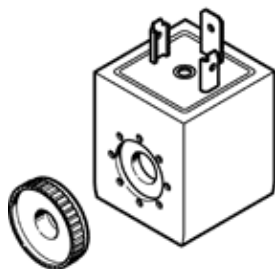

データシート

| 特長 | 値 |
|-------------------------|---|
| 取付方向 | 任意 |
| 適合または準拠規格 | IEC 61010-1 |
| 定格 | 100 % |
| 絶縁クラス | H |
| コイル特性 | 24 V DC: 2.6 W |
| 許容電圧変動 | +/- 10 % |
| 認証 | c UL us - Recognized (OL) |
| Maritime classification | see certificate |
| 認証発行部 | DNVGL-TAA000011J |
| 周囲温度、流体温度制限 | -20 - 50 °C |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -20 ... 50 °C |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -20 ... 60 °C |
| 質量 | 82.6 g |
| 配線方式 | Plug pattern type A to EN 175301-803 EN 175301-803 |
| 取付方法 | 刻み付ナット |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material housing | PA 鋼 |
| Material solenoid coil | 銅 鋼 熱可塑性物質 |
| Material winding | 銅 |